




Formaufbauten

316 346
396






Standard moulds
Carcasses de moules standard
Portastampi normalizzati

neusbürger[®]


EUR 2008

316 346

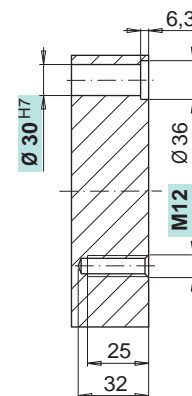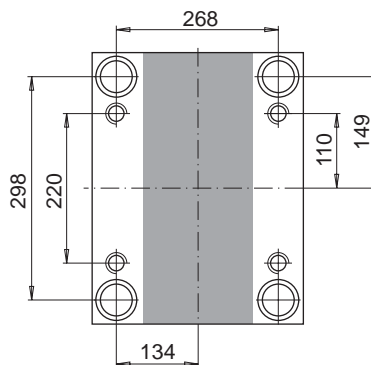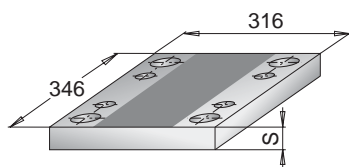

EUR/1


F 10

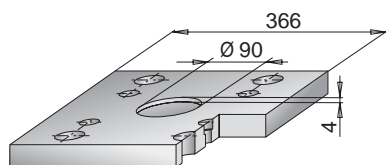

F 10 / 316 346

	S	1730	2085	2312
27	162	271		
36	185		251	


F 15

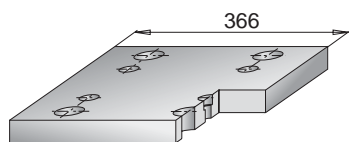

F 15 / 316 346

	S	1730	2085	2312
27	156	261		
36	180		244	


F 20

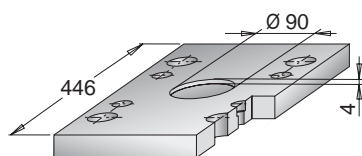

F 20 / 316 346

	S	1730	2085	
27	173	291		
36	199			


F 25

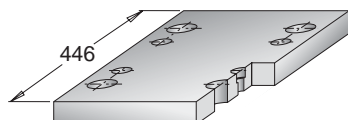

F 25 / 316 346

	S	1730	2085	
27	169	283		
36	193			


F 40

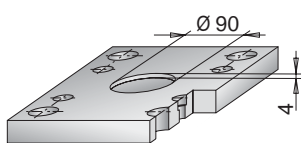

F 40 / 316 346

	S	1730	2085	2312
27	148	248	196	
36	170			

 
F 45



F 45 / 316 346


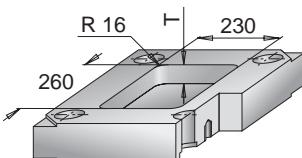
	S	1730	2085	2312	2343	2767
27	143	239	189			
36	165					


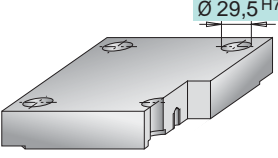
F 50

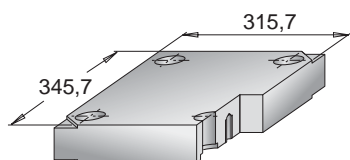
 



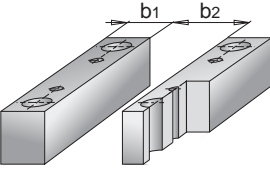
F 50 / 316 346

	S	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
27	150	252	208	198					
36	172	300	242	232					
46	195	347	276	264					
56	217	396	311	299					
66	239	443	345	333					
76	262	491	380	367					
86	284	538	414	401					
96	306	586	450	435					
116	350	681	517	502					
136	394		583	566					
156	438		649	631					


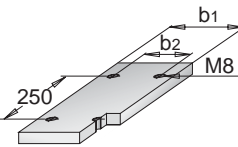
F 53 / 316 346		/ S / T / 1730	2085	2312	
 	66	25	454	688	563
	76	32	489	755	614
	86	32	511	803	647
	96	40	528	826	668
		40	550	873	701
	50	571	903	726	

F 55 / 316 346		/ S / 1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
 	27		284		189	204	193		251
	36		334		220	237	226	347	298
	46		386		252	271	259	412	345
	56		440		284	305	293	484	392
	66		492		314	338	325	554	440
	76		543		346	371	359	623	485
	86		597		379	405	391	697	533
	96				410	438	423	765	580
	116				472	504	487	904	672
	136					567	552		


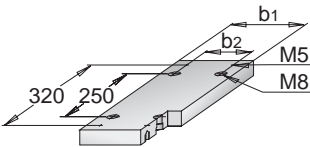
F 60 / 316 346		/ S / 1730	2085	2312
 	36	165	287	222
	46	186	332	256
	56	207		290
	66	227		324

F 70 / 316 346		/ b1 / S / 1730	2085	
 	44	56	73	130
		66	80	145
		76	86	157
		86	92	167
		96	97	179
		116	110	207
	60	56	87	
		66	95	
		76	101	
		86	107	
		96	114	
		116	129	


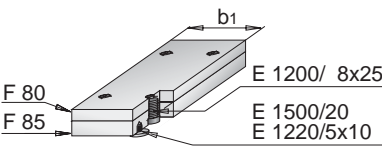
b1	b2
44	228
60	196

F 80 / 316 346		/ b1 / S / 1730	2085	
 	226	17	87	139
	194		78	




b1	b2
226	200
194	168

F 85 / 316 346		/ b1 / S / 1730	2085	2312	
 	226	22	96	157	125
	194		89		115

b1	b2
226	200
194	168


F 90 / 316 346		/ b1 / 1730	2085	2312
 	226	191	304	220
	194	175		201

316 396

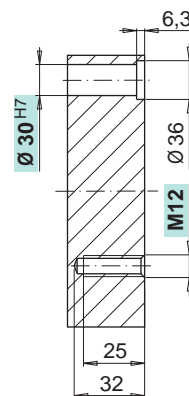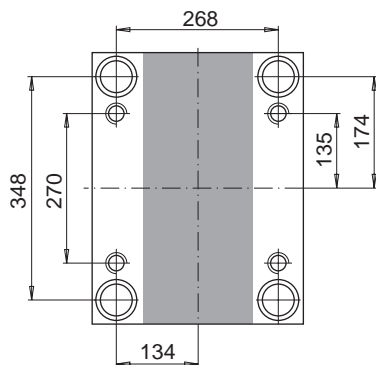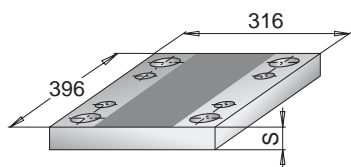

EUR/1

F 10

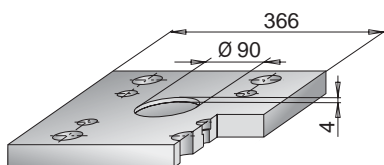


F 10 / 316 396

/ S / 1730 2085 2312

27	177		
36	202	354	277

F 15

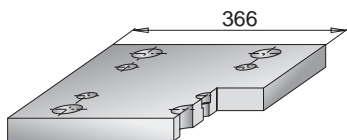


F 15 / 316 396

/ S / 1730 2085 2312

27	172		
36	197	346	271

F 20

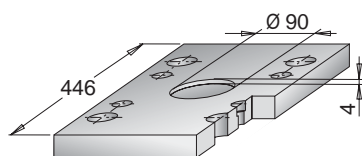


F 20 / 316 396

/ S / 1730 2085

27	173		
36	199	354	

F 25

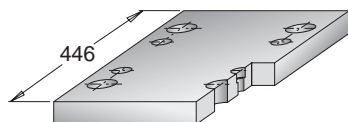


F 25 / 316 396

/ S / 1730 2085

27	169		
36	193	346	

F 40

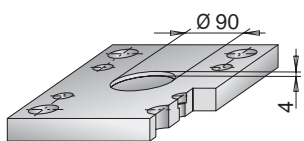


F 40 / 316 396

/ S / 1730 2085 2312

27	162	277	
36	186		245

 F 45




F 45 / 316 396

/ S / 1730 2085 2312

27	156	270	
36	180		239


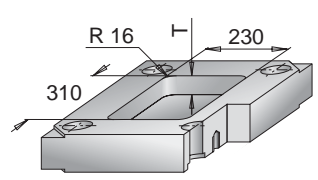
F 50

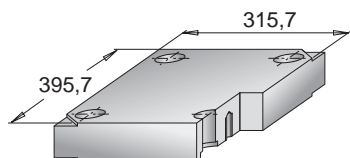
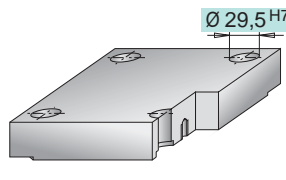



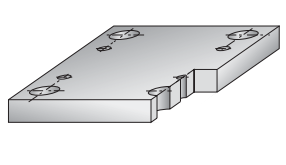
F 50 / 316 396


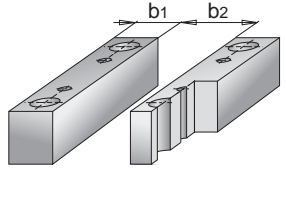
/ S / 1730 2083 2085 2162 2311 2312 2343 2767

27	166	278	228	217
36	189	333	267	256
46	214	386	306	292
56	239	439	344	331
66	263	493	382	368
76	289	547	420	406
86	312	600	458	444
96	336	654	496	481
116	385	757	571	554
136	433		642	626
156	481		714	697


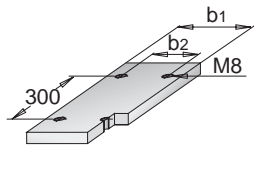
F 53 / 316 396		/ S / T /	1730	2085	2312
 	66	25	486	750	608
	76	32	526	824	663
	86	32	549	876	700
	96	40	566	901	723
		40	590	952	758
	50	613	985	784	

F 55 / 316 396		/ S /	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
 	27						225	213		
	36						262	250		332
	46						299	288		384
	56						336	323		437
	66						373	361		489
	76						411	397		541
	86						447	433		595
	96						485	469		646
	116						556	538		747
	136						626	609		
	156						697	687		


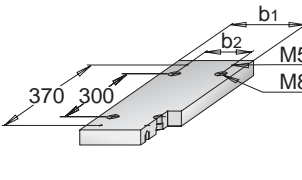
F 60 / 316 396		/ S /	1730	2085	2312
 	36		180	317	244
	46		204	369	282
	56		228		318
	66		252		355

F 70 / 316 396		/ b1 / S /	1730	2085
 	44	56	79	144
		66	86	157
		76	93	170
		86	98	183
		96	104	196
		116	117	224
	60	56	95	
		66	102	
		76	110	
		86	116	
		96	124	
		116	139	


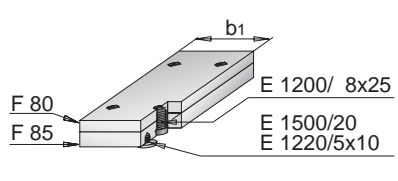
b1	b2
44	228
60	196

F 80 / 316 396		/ b1 / S /	1730	2085
 	226	17	94	154
	194		86	

b1	b2
226	200
194	168

F 85 / 316 396		/ b1 / S /	1730	2085	2312
 	226	22	104	174	138
	194		97		127


b1	b2
226	200
194	168

F 90 / 316 396		/ b1 /	1730	2085	2312
 	226		206	336	240
	194		191		221


316 346

EUR/1


P 346 366 / S / 1730	2085	2312
27	119	221
36	135	191




P 316 446 / S / 1730	2085
27	129
36	148




P 316 346 / S / 1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
27	105	227	196	153	145		198
36	120	273	234	178	169	284	237
46	135	318	271	203	196	353	275
56	150	363	311	231	221	420	315
66	164	409	348	256	246	489	354
76	179	454	388	281	271	559	393
86	194	498	427	306	296	620	432
96	209		465	332	322	679	471
116	237		540	381	371	790	547
136	266			430	419		
156	295			479	468		




P 44 346 / S / 1730	2085	
56	49	99
66	51	107
76	55	116
86	58	125
96	62	135
116	67	150




P 60 346 / S / 1730	2085
56	63
66	65
76	71
86	74
96	78
116	87



P 226 346 / S / 1730	2085	2312
17	70	129
22	76	102




P 194 346 / S / 1730	2085	2312
17	63	
22	68	92




316 396

EUR/1


P 366 396 / S / 1730	2085	2312
27	132	
36	151	215




P 316 446 / S / 1730	2085
27	129
36	148




P 316 396 / S / 1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
27	118	219		170	162		
36	135	263		199	190		267
46	151	307		228	219		311
56	167	349		257	247		356
66	184	393		286	276		399
76	200	437		315	305		444
86	216	481		344	334		488
96	234	524		372	362		532
116	266	608		428	416		614
136	297			481	469		
156	330			533	520		




P 44 396 / S / 1730	2085	
56	54	112
66	58	120
76	62	129
86	65	140
96	68	150
116	75	170




P 60 396 / S / 1730	2085
56	70
66	74
76	78
86	83
96	88
116	97



P 226 396 / S / 1730	2085	2312
17	76	150
22	82	110



P 194 396 / S / 1730	2085	2312
17	70	
22	76	101




E 1400

Wärmeschutzplatte mit Bohrung

thermal insulation board with boring

plaque d'isolation thermique avec forure

piastra di isolamento con foratura

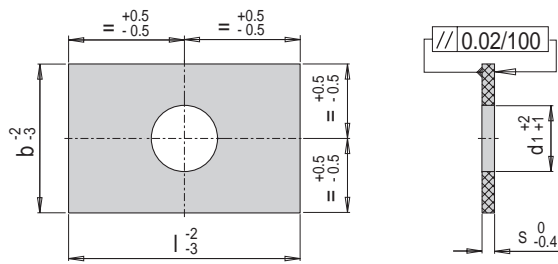

$\lambda = 0.21$ P = 330 N/mm² t max = 240°C

b	l	s	d1	Nr./No.	EUR/1
316	346	8	90	E 1400/316 346/8/90	58,00
	396			E 1400/316 396/8/90	65,20
	446			E 1400/316 446/8/90	72,20
346	366	8	90	E 1400/346 366/8/90	67,20
366	396			E 1400/366 396/8/90	74,20


E 1420

Wärmeschutzplatte mit Bohrung

thermal insulation board with boring

plaque d'isolation thermique avec forure

piastra di isolamento con foratura

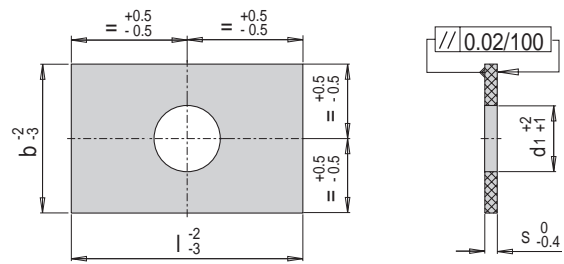

$\lambda = 0.21$ P = 600 N/mm² t max = 240°C

b	l	s	d1	Nr./No.	EUR/1
316	346	8	90	E 1420/316 346/8/90	101,90
	396			E 1420/316 396/8/90	115,90
	446			E 1420/316 446/8/90	129,90
346	366	8	90	E 1420/346 366/8/90	118,10
366	396			E 1420/366 396/8/90	133,20


E 1405

Wärmeschutzplatte ohne Bohrung

thermal insulation board without boring

plaque d'isolation thermique sans forure

piastra di isolamento senza foratura

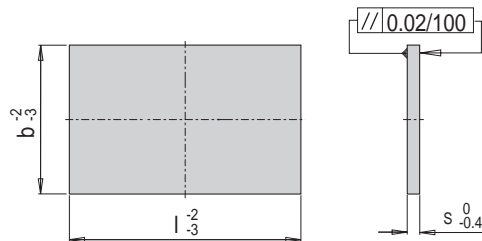

$\lambda = 0.21$ P = 330 N/mm² t max = 240°C

b	l	s	Nr./No.	EUR/1
316	346	8	E 1405/316 346/8	49,50
	396		E 1405/316 396/8	56,80
	446		E 1405/316 446/8	63,70
346	366	8	E 1405/346 366/8	57,40
366	396		E 1405/366 396/8	65,50


E 1425

Wärmeschutzplatte ohne Bohrung

thermal insulation board without boring

plaque d'isolation thermique sans forure

piastra di isolamento senza foratura

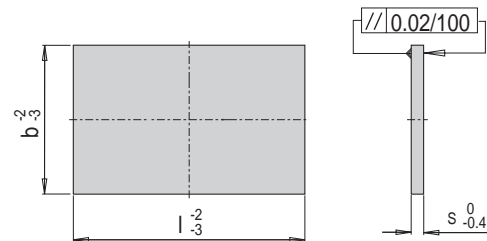

$\lambda = 0.21$ P = 600 N/mm² t max = 240°C

b	l	s	Nr./No.	EUR/1
316	346	8	E 1425/316 346/8	95,00
	396		E 1425/316 396/8	108,90
	446		E 1425/316 446/8	122,90
346	366	8	E 1425/346 366/8	110,00
366	396		E 1425/366 396/8	126,30

© 2008/11 Meusbürger Georg GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Meusbürger Georg GmbH & Co KG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.



meusbürger®

Meusbürger Georg GmbH & Co KG
Formaufbauten
A-6960 Wolfurt, Kesselstraße 42

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0
F 00 43 (0) 55 74 / 67 06-11

sales@meusburger.com
www.meusburger.com