



Formaufbauten

96 96
126 126






Standard moulds
Carcasses de moules standard
Portastampi normalizzati

meusburger[®]


EUR 2008

96 96

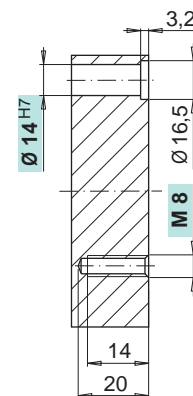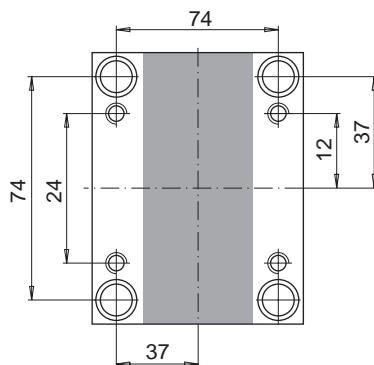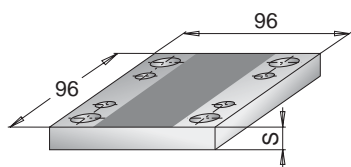

EUR/1


F 10

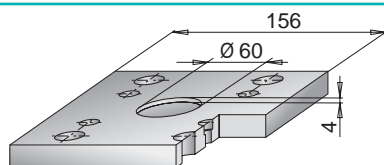

F 10 / 96 96 / S / 1730 2085 2312

17	32								
22	37								


F 15

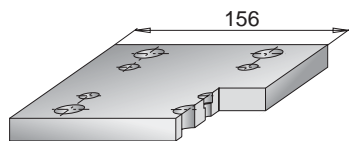

F 15 / 96 96 / S / 1730 2085 2312

17	29								
22	34								


F 20

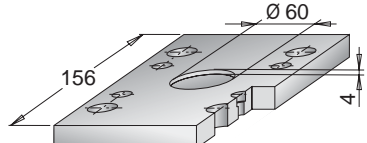

F 20 / 96 96 / S / 1730 2085

17	32								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--


F 25

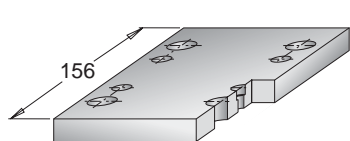

F 25 / 96 96 / S / 1730 2085

17	29								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--


F 30

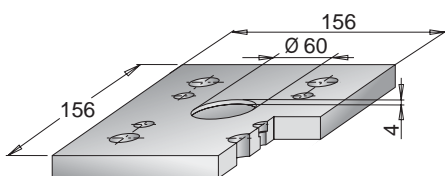

F 30 / 96 96 / S / 1730

17	33								
22	38								


F 35

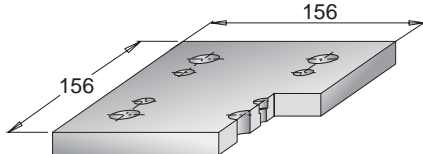

F 35 / 96 96 / S / 1730

17	30								
22	35								


F 40

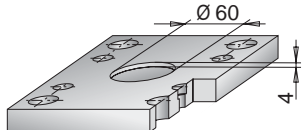

F 40 / 96 96 / S / 1730 2085 2312

17	31								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

 
F 45



F 45 / 96 96 / S / 1730 2085 2312

17	27								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 50

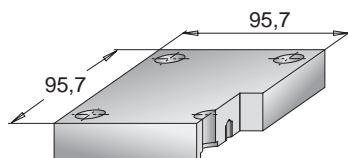

F 50 / 96 96 / S / 1730 2083 2085 2162 2311 2312 2343 2767


12	32					41	40		
17	34					45	42		
22	39					50	46		
27	41					54	50		
36	46					62	59		
46	52					70	68		
56	59					78	74		

F 53



F 55 / 96 96


F 55

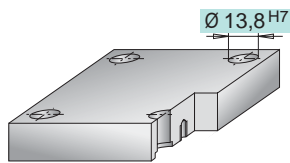

/ S /	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
12								47
17							53	50
22							62	56
27							68	59
36							78	69
46							89	78
56							102	88

F 60 / 96 96

 
F 60



/ S /	1730	2085	2312
12	32		
17	37		

F 70 / 96 96

F 70

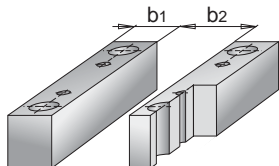


b1	b2
22	52

/ b1 / S /	1730	2085
22	36	27
	46	30
	56	33
	66	36

F 80 / 96 96


F 80

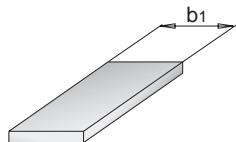

/ b1 / S /	1730	2085
50	9	19

F 85 / 96 96

F 85



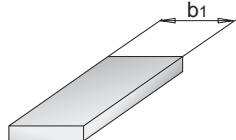


/ b1 / S /	1730	2085	2312
50	12	21	

F 90




96 126

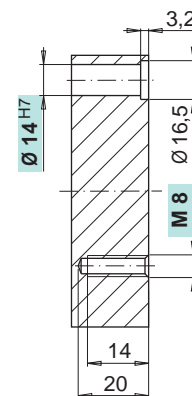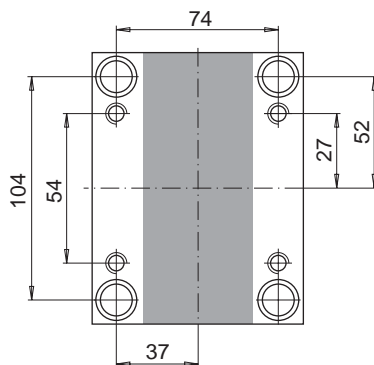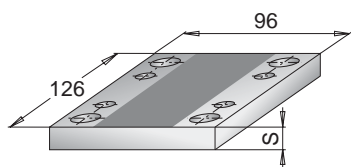

EUR/1

F 10

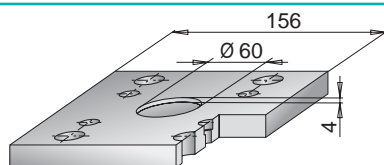


F 10 / 96 126

/ S / 1730 2085 2312

17	35								
22	41								

F 15

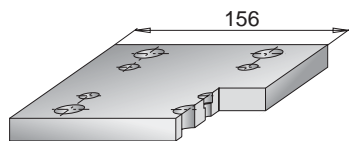


F 15 / 96 126

/ S / 1730 2085 2312

17	32								
22	38								

F 20

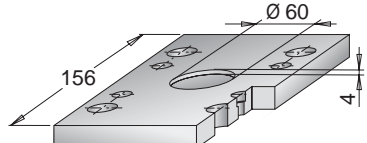


F 20 / 96 126

/ S / 1730 2085

17	35								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 25

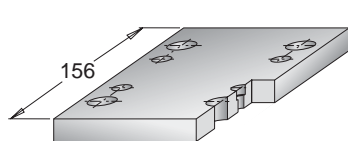


F 25 / 96 126

/ S / 1730 2085

17	32								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 30

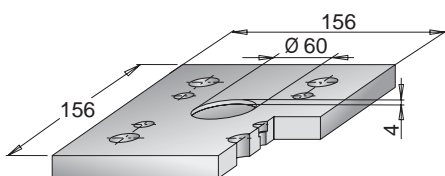


F 30 / 96 126

/ S / 1730

17	37								
22	42								

F 35

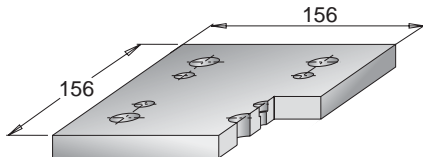


F 35 / 96 126

/ S / 1730

17	33								
22	39								

F 40

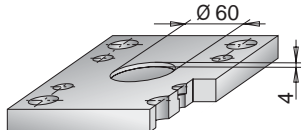


F 40 / 96 126

/ S / 1730 2085 2312

17	34								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

 F 45




F 45 / 96 126

/ S / 1730 2085 2312

17	30								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 50

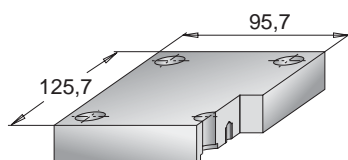

F 50 / 96 126

/ S / 1730 2083 2085 2162 2311 2312 2343 2767


12	35				46	44			
17	38				50	47			
22	43				56	51			
27	46				60	56			
36	51				69	66			
46	58				78	75			
56	66				87	82			

F 53



F 55 / 96 126 / S / 1730 2083 2085 2162 2311 2312 2343 2767


F 55

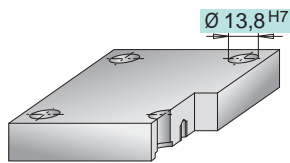

12								52
17							59	56
22							69	62
27							76	66
36							87	77
46							99	87
56							113	98

F 60 / 96 126 / S / 1730 2085 2312

 
F 60



12	35							
17	41							

F 70 / 96 126 / b1 / S / 1730 2085

F 70

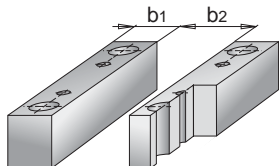


b1	b2
22	52

22	36	30						
	46	33						
	56	37						
	66	40						

F 80 / 96 126 / b1 / S / 1730 2085


F 80

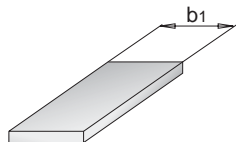

50	9	21						
----	---	----	--	--	--	--	--	--

F 85 / 96 126 / b1 / S / 1730 2085 2312

F 85



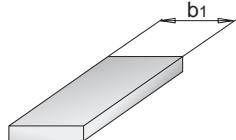


50	12	23						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

F 90




126 126

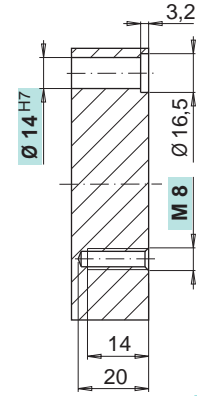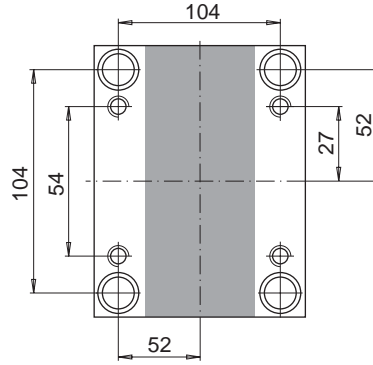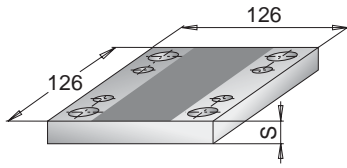

EUR/1

F 10

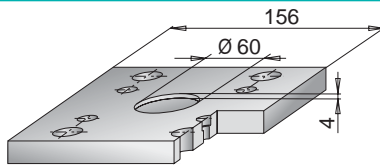


F 10 / 126 126

/ S / 1730 2085

2312

17	42								
22	46								

F 15

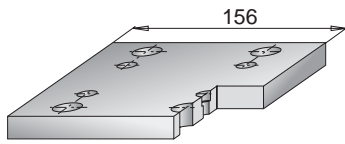


F 15 / 126 126

/ S / 1730 2085

2312

17	37								
22	43								

F 20

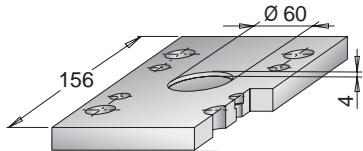


F 20 / 126 126

/ S / 1730 2085

17	42								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 25

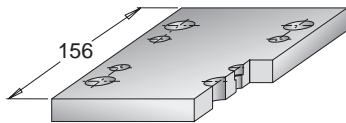


F 25 / 126 126

/ S / 1730 2085

17	37								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 30

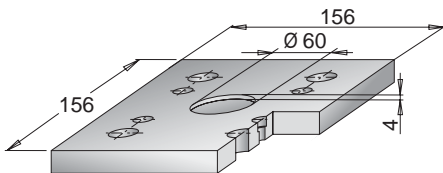


F 30 / 126 126

/ S / 1730

17	42								
22	47								

F 35

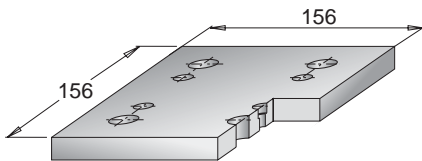


F 35 / 126 126

/ S / 1730

17	39								
22	44								

F 40

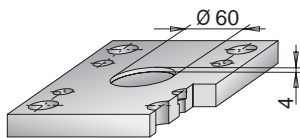


F 40 / 126 126

/ S / 1730 2085

2312

17	39								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

 F 45




F 45 / 126 126

/ S / 1730 2085

2312

17	34								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

F 50

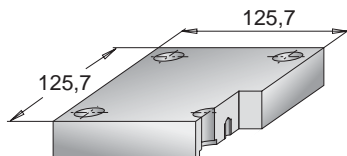

F 50 / 126 126

/ S / 1730 2083 2085 2162 2311 2312 2343 2767


12	43				54	51			
17	46				60	56			
22	50				66	62			
27	53				73	67			
36	62				81	77			
46	70				94	89			
56	77				104	98			

F 53



F 55 / 126 126


F 55

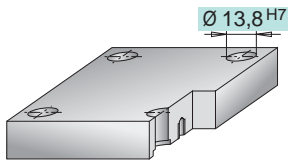

/ S /	1730	2083	2085	2162	2311	2312	2343	2767
12								60
17							70	66
22							82	73
27							91	78
36							103	92
46							119	104
56							135	117

F 60 / 126 126

 
F 60



/ S /	1730	2085	2312
17	42		
22	46		

F 70 / 126 126

F 70

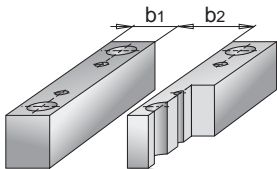


b1	b2
22	82

/ b1 / S /	1730	2085
22	36	30
	46	33
	56	37
	66	40

F 80 / 126 126


F 80

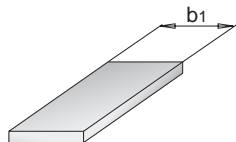

/ b1 / S /	1730	2085
80	9	24

F 85 / 126 126

F 85

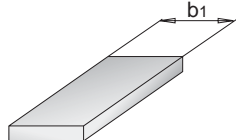

/ b1 / S /	1730	2085	2312
80	12	27	

F 90



© 2009/1 Meusbürger Georg GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Meusbürger Georg GmbH & Co KG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.



meusbürger®

Meusbürger Georg GmbH & Co KG
Formaufbauten
A-6960 Wolfurt, Kesselstraße 42

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0
F 00 43 (0) 55 74 / 67 06-11

sales@meusburger.com
www.meusburger.com