



Stab- material



Bars
Barres
Barre



meusburger[®]

EUR 2009

Rundstäbe

Rundmaterial für Formeinsätze und -kerne sowie für den Lehren- und Vorrichtungsbau. Durchmesser geschält, Länge mit Zugabe gesägt.

Round bars

Round steel for mould inserts and cores as well as for the jigs and gauge construction. The diameter is peeled, the length sawn with allowance.


Barres rondes

Aciers ronds pour inserts et noyaux pour moules ainsi que pour la construction de jauges et gabarits. Diamètre tourné, longueur sciée avec surépaisseur.

Barre tonda

Acciaio rotondo per inserti e per matrici, così come per la costruzione di calibri e sagome. Il diametro è tornito, la lunghezza è segata con sovrametallo.



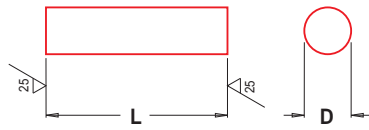


L	+6 +4	
	Mat.	NR . .
D	2210	h9 / 0.8/
	1730 2083 2311 2312 2343 2379 2767 7131	+1 0 / 6.3/

Bestellbeispiel / ordering example
 exemple de commande / esempio di ordinazione


Artikel / article Werkstoff / steel grade
 article / articolo D L nuance / materiale

NR 50 / 250 / 2343

Spannungsarm gegläht / stress-relieving heat-treatment
 avec recuit de stabilisation / con ricottura di distensione

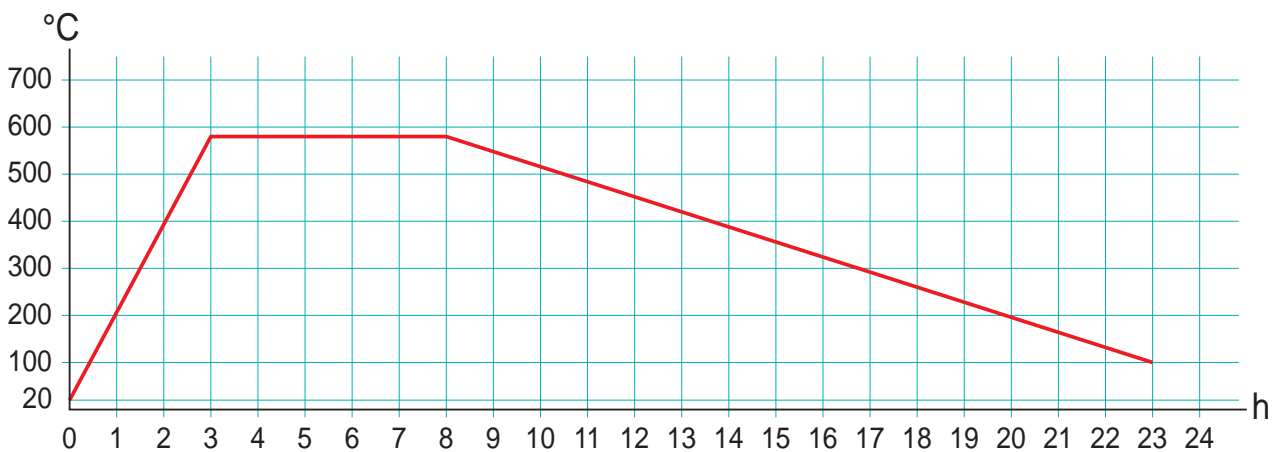

NR ... / .. / 1730

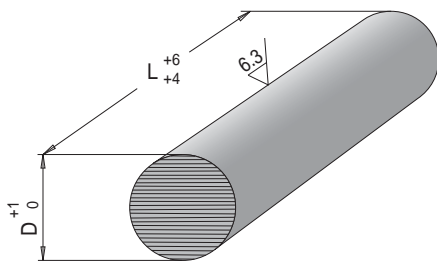


25/

EUR/1

D	L												
	16	20	25	250	500	800							
85	23	24	24	50	78	107							
95	24	25	25	58	91	127							
105	25	26	27	67	104	148							
115	27	27	28	76	120	171							
125	28	29	30	84	136	196							
130	29	30	31	89	145	210							
165	34	36	38	126	214	318							
180	37	39	42	145	248	372							
205	43	45	49	178	312	473							
255	55	60	65	258	465	714							

Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2083

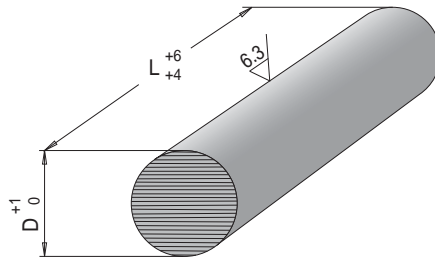

25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										21	24	29	35
25										23	27	35	44
30										24	31	42	55
40								26		28	40	59	83
50					27	28		30		33	51	82	119
60					30	32		35		39	65	110	163
81	29	31	33	36	39	42	45	49	52	55	104	184	267
101	35	37	40	45	50	55	60	65	70	75	150	262	391
121	42	45	49	56	63	71	78	85	92	99	204	358	537
151	54	60	66	77	88	99	111	122	133	144	294	528	805
202	82	92	102	123	143	163	183	201	218	235	489	901	1396


Artikel ab Lager

Stock item

Article sur stock

Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2210

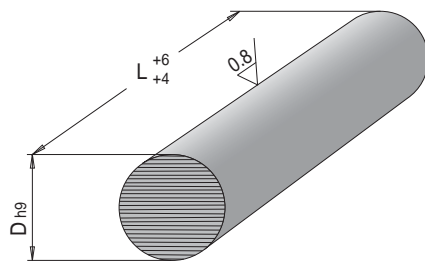


25/

EUR/1

D	L									
	80	100	250	500	800					
6		13	16	19	21					
8		13	16	19	22					
10		14	17	20	22					
15		14	17	21	28					
20		21	24	29	35					
25		23	27	35	44					
30	23	24	31	43	55					
40	26	28	40	59	83					

Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2311

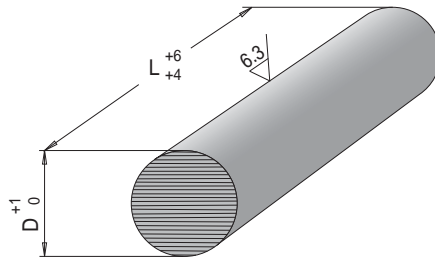


25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										20	22	25	29
25										21	24	29	34
30										22	26	33	41
40								24		24	31	43	57
50						25		26		28	39	58	81
60						27		29		32	48	75	108
81	26	27	28	29	31	33	35	37	39	41	70	118	171
101	29	31	32	35	38	41	44	47	50	53	98	168	251
121	34	36	38	42	47	51	55	59	64	68	131	230	345
151	42	45	48	55	62	68	75	82	89	95	189	340	517
202	60	66	72	84	96	107	119	131	142	153	315	580	897

Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2312

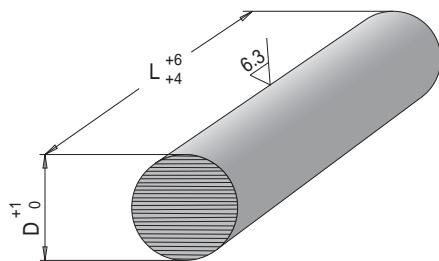


25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										20	22	25	28
25										21	24	28	33
30										22	26	32	40
40								23		24	31	42	56
50						25		26		27	38	57	79
60						27		29		31	47	73	104
81	25	26	27	29	31	33	35	36	38	40	68	114	165
101	29	30	32	35	37	40	43	46	49	52	95	162	242
121	33	35	37	41	46	50	54	58	62	66	127	222	332
151	41	44	47	54	60	67	73	79	86	92	183	327	497
202	58	64	70	81	93	104	116	126	137	148	304	557	862

Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2343

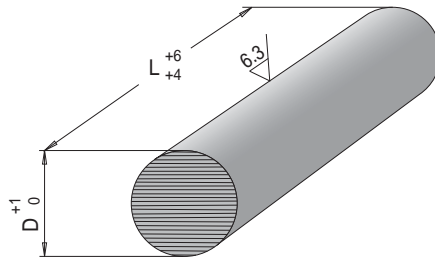


25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										21	24	28	34
25										22	26	34	42
30										24	30	40	52
40								26		27	38	56	78
50						28		30		32	50	79	114
60						31		35		38	63	105	155
81	29	30	31	34	37	40	43	46	49	52	96	170	252
101	34	36	38	43	47	52	57	61	66	70	139	248	375
121	40	43	47	53	60	66	73	80	86	93	190	342	519
151	52	57	62	72	83	93	103	113	124	134	279	511	784
202	78	87	96	114	133	151	169	187	204	221	472	880	1369

NR ... / .. / 2379

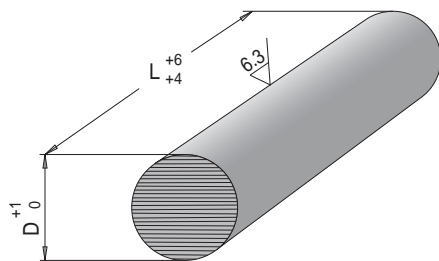


25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										21	24	29	35
25										23	27	35	44
30										24	31	42	55
40								26		28	40	59	83
50					27	28		30		33	51	82	119
60					30	32		35		39	65	110	163
81	29	31	33	36	39	42	45	49	52	55	104	184	267
101	35	37	40	45	50	55	60	65	70	75	150	262	391
121	42	45	49	56	63	71	78	85	92	99	204	358	537
151	54	60	66	77	88	99	111	122	133	144	294	528	805
202	82	92	102	123	143	163	183	201	218	235	489	901	1396

Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino

NR ... / .. / 2767

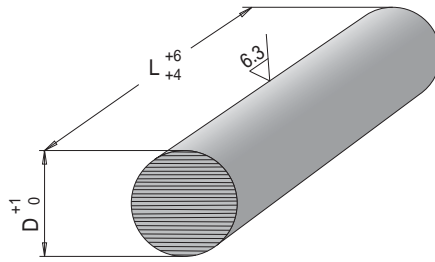

25/

EUR/1

D	L												
	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	250	500	800
20										21	24	29	35
25										22	27	35	44
30										24	31	42	55
40								26		28	40	59	83
50						28		31		33	53	85	123
60						32		36		40	67	113	168
81	29	31	33	36	39	42	45	49	52	55	104	184	267
101	35	37	40	45	50	55	60	65	70	75	150	262	391
121	42	45	49	56	63	71	78	85	92	99	204	358	537
151	54	60	66	77	88	99	111	122	133	144	294	528	805
202	82	92	102	123	143	163	183	201	218	235	489	901	1396


Artikel ab Lager

Stock item

Article sur stock

Articolo in magazzino

NR ... / .. / 7131

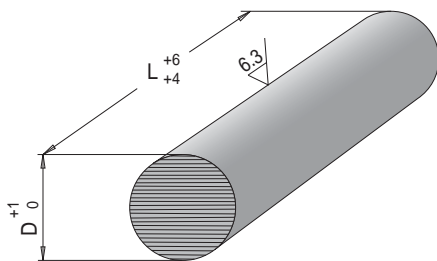


25/

EUR/1

D	L									
	80	100	250	500	800					
21		20	21	23	25					
25		20	22	25	28					
27		21	23	26	30					
31		21	24	28	33					
35		22	25	30	37					
43		23	28	36	46					
47	23	24	30	39	51					
55	24	25	33	47	63					
60	26	27	37	53	73					
71	28	30	43	65	89					

 Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino



NV - Vierkantstäbe

Gezogene Vierkantstäbe für alle Anwendungen im Werkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Außen blank, Länge mit Zugabe gesägt.

NV - Square bars

Drawn square bars for any field of application in the tool, machine and jig construction. Sides bright, length sawn with allowance.

NV - barre carrée


Barres carrées en acier étiré pour tout domaine d'application dans la construction d'outillages, de machines et de gabarits. Extérieur étiré à blanc, longueur sciée avec excédent.

NV - barra quadra

Barre quadre trafilate per ogni tipo di applicazione nella costruzione di stampi, macchine e dispositivi. Trafilati lucidi, lunghezza segata con sovrametallo.



L	+6 +4
B / S	h11

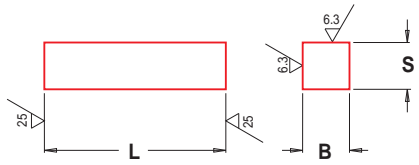

Bestellbeispiel / ordering example
 exemple de commande / esempio di ordinazione


Artikel / article				Werkstoff / steel grade
article / articolo	B	S	L	nuance / materiale

NV 30 30 / 250 / 1730

Spannungsarm gegläht / stress-relieving heat-treatment
 avec recuit de stabilisation / con ricottura di distensione



NV / .. / 1730

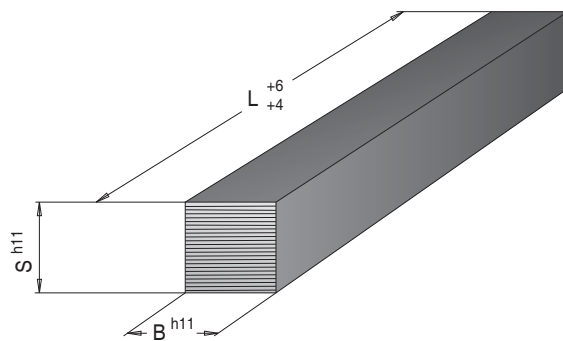


25/

EUR/1

B	S	L					
		100	250	500	800		
20	20	21	23	25	29		
25	25	22	25	29	34		
30	30	24	27	33	41		
40	40	27	34	45	57		
50	50	32	42	59	79		

 Artikel ab Lager Stock item
 Article sur stock Articolo in magazzino



© 2009/1 Meusbürger Georg GmbH & Co KG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Meusbürger Georg GmbH & Co KG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.



meusbürger[®]

Meusbürger Georg GmbH & Co KG
Formaufbauten
A-6960 Wolfurt, Kesselstraße 42

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0
F 00 43 (0) 55 74 / 67 06-11

sales@meusburger.com
www.meusburger.com