


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Leichter, abgewinkelter Motor, für die einfache Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche
- » Effizienter Werkzeugwechsel durch einfaches Schlüsselspannsystem mit hoher Spannkraft
- » Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
- » Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit geringem Gewicht
- » Integrierte Motorkühlung für längste Einschalt- und Lebensdauer
- » Beleuchteter Ein- / Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

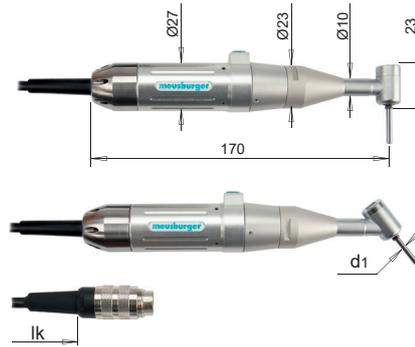

### LIEFERUMFANG

- » Spannzange Ø3mm (GESM 20235) mit Spannstift
- » Arretierhülse (GESM 20236) und Doppelgabelschlüssel (GESM 20237)
- » Motorkabel

Gew.	d1	lk <sup>1)</sup>	Leistung	n	Winkel	Nr.	EUR
211 g	3	1,85 m	<b>260 W</b>	<b>1.000 - 30.000 min<sup>-1</sup></b>	45°	GESM 2023/260/30/45	< >
210 g	3	1,85 m	<b>260 W</b>	<b>1.000 - 30.000 min<sup>-1</sup></b>	90°	GESM 2023/260/30/90	< >

1) lk: Kabellänge

**i** Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

### EIGENSCHAFTEN

GESM 2023	Wert
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment	8,9 Ncm
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm