



PRODUKTBESCHREIBUNG


- » Aus speziellem, warmfestem Werkzeugstahl
- » Mit integrierter Längeneinstellschraube
- » Mit Gewindebohrungen zum nachträglichen Feinwuchten
- » Optimale Laufruhe aufgrund von hartüberdrehten Schäften
- » Hart nachbearbeitete Mitnehmernuten, HSK-Schulter und HSK-Ausstossfläche
- » Mit Balluffchip-Bohrung

ANWENDUNG

- » Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus Hartmetall oder HSS in der Schafttoleranz h6
- » Geeignet für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte

LIEFERUMFANG

- » Inklusive eingebauter Längeneinstellschraube

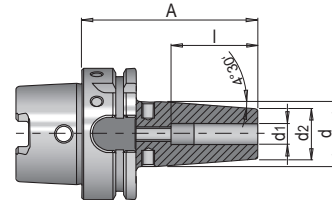

| l | d | d2 | Schnittstelle | d1 | A | Nr. | EUR |
|----|----|----|---------------|----|-----|--------------------------|-----|
| - | 17 | 12 | HSK-E 40 | 3 | 60 | HWZ 1167/HSK-E 40/ 3/ 60 | <> |
| - | 17 | 12 | HSK-E 40 | 4 | 60 | HWZ 1167/HSK-E 40/ 4/ 60 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-E 40 | 6 | 80 | HWZ 1167/HSK-E 40/ 6/ 80 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-E 40 | 8 | 80 | HWZ 1167/HSK-E 40/ 8/ 80 | <> |
| 42 | 32 | 24 | HSK-E 40 | 10 | 80 | HWZ 1167/HSK-E 40/10/ 80 | <> |
| 48 | 32 | 24 | HSK-E 40 | 12 | 90 | HWZ 1167/HSK-E 40/12/ 90 | <> |
| - | 17 | 12 | HSK-A 63 | 3 | 80 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 3/ 80 | <> |
| - | 17 | 12 | HSK-A 63 | 4 | 80 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/ 80 | <> |
| - | 17 | 12 | HSK-A 63 | 4 | 120 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 4/120 | <> |
| - | 17 | 12 | HSK-A 63 | 5 | 80 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 5/ 80 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-A 63 | 6 | 80 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/ 80 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-A 63 | 6 | 120 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 6/120 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-A 63 | 8 | 80 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/ 80 | <> |
| 37 | 27 | 21 | HSK-A 63 | 8 | 120 | HWZ 1167/HSK-A 63/ 8/120 | <> |
| 42 | 32 | 24 | HSK-A 63 | 10 | 85 | HWZ 1167/HSK-A 63/10/ 85 | <> |
| 42 | 32 | 24 | HSK-A 63 | 10 | 120 | HWZ 1167/HSK-A 63/10/120 | <> |
| 48 | 32 | 24 | HSK-A 63 | 12 | 90 | HWZ 1167/HSK-A 63/12/ 90 | <> |
| 48 | 32 | 24 | HSK-A 63 | 12 | 120 | HWZ 1167/HSK-A 63/12/120 | <> |
| 51 | 34 | 27 | HSK-A 63 | 16 | 95 | HWZ 1167/HSK-A 63/16/ 95 | <> |
| 53 | 42 | 33 | HSK-A 63 | 20 | 100 | HWZ 1167/HSK-A 63/20/100 | <> |
| 59 | 53 | 44 | HSK-A 63 | 25 | 115 | HWZ 1167/HSK-A 63/25/115 | <> |