




PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schieber und Schiene gehärtet und rostfrei
- » Mit abgerundeten Messspitzen, ideal zur Innenmessung
- » Nonius und Skalierung matt verchromt
- » Mit Feststellschraube

LIEFERUMFANG

- » Kalibrierzertifikat

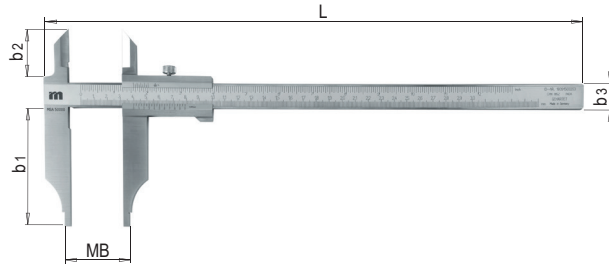

L	b1	b2	b3	Tol.	Gew.	MB ¹⁾	Nr.	#CU#
410	90	40	20	+/-0,05	458 g	0-300	MSA 50000/300	XX,YY
675	150	60	25	+/-0,07	1157 g	0-500	MSA 50000/500	XX,YY
985	150	65	30	+/-0,10	2158 g	0-800	MSA 50000/800	XX,YY

1) MB: Messbereich

 Erstkalibriert