

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schlüsselweiten mit engen Toleranzen
- » Abplatzsichere Oberfläche mittels Nickelverchromung
- » Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch Doppel T-Profilschaft

MATERIAL

- » Gesenkgeschmiedeter Chrome-Alloy-Steel mit Rundfinish Oberfläche



Setinhalt	Nr.	EUR
Doppelmaulschlüssel SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 und 20/22 im Set	V 32010/Set 6-22	<>
Doppelmaulschlüssel SW 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19, 20/22, 24/27 und 30/32 im Set	V 32010/Set 6-32	<>

DOPPELMAULSCHLÜSSEL


V 32010

PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schlüsselweiten mit engen Toleranzen
- » Abplatzsichere Oberfläche mittels Nickelverchromung
- » Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch Doppel T-Profilschaft

MATERIAL

- » Gesenkgeschmiedeter Chrome-Alloy-Steel mit Rundfinish Oberfläche

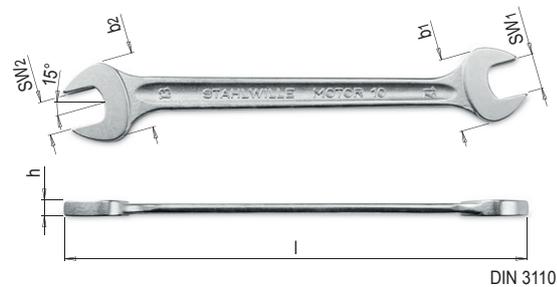

l	h	b1	b2	SW1	SW2	Nr.	EUR
120	3,7	15,5	17	6	7	V 32010/ 6/ 7	<>
140	4	18	21	8	9	V 32010/ 8/ 9	<>
155	4,8	23	26	10	11	V 32010/10/11	<>
170	5,3	28	30	12	13	V 32010/12/13	<>
190	5,3	32	35	14	15	V 32010/14/15	<>
205	5,8	36	38	16	17	V 32010/16/17	<>
220	6,7	40	42,5	18	19	V 32010/18/19	<>
235	7,3	45	49	20	22	V 32010/20/22	<>
280	8,3	53	60	24	27	V 32010/24/27	<>
300	9,4	66	70	30	32	V 32010/30/32	<>