


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Schneller und drehmomentstarker Motor, perfekt für das Bearbeiten hochfester Materialien
- » Höchste Spannkraft durch einfaches Schlüsselspannsystem für Schaftdurchmesser bis Ø6mm
- » Ruhiger Lauf auch bei höchsten Drehzahlen
- » Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit eingebautem Frontlüfter gegen Schmutz und Staub
- » Integrierte Motorkühlung für längste Einschalt- und Lebensdauer
- » Beleuchteter Ein- / Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

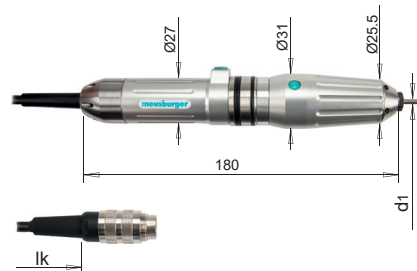

LIEFERUMFANG

- » Spannzange (GESM 20125) mit Spannstift
- » Spannzangenhaltewerkzeug (GESM 20126) und Doppelgabelschlüssel (GESM 20127)
- » Motorkabel

| Gew. | lk ¹⁾ | Leistung | n | d1 | Nr. | EUR |
|-------|------------------|----------|----------------------------------|----|---------------------|-----|
| 414 g | 1,85 m | 260 W | 1.000 - 60.000 min ⁻¹ | 3 | GESM 2012/260/60/ 3 | <> |
| 416 g | 1,85 m | 260 W | 1.000 - 60.000 min ⁻¹ | 6 | GESM 2012/260/60/ 6 | <> |

1) lk: Kabellänge

i Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

| GESM 2012 | Wert |
|---------------------|-------------------------------|
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Drehmoment | 8,9 Ncm |
| Rundlaufgenauigkeit | < 0,02 mm |