


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Geschwindigkeit und Drehrichtung wählbar
- » Dreh- und schwenkbar
- » Stabiler Stand mit Fixierelementen
- » Wahlweise mit Aufspannplatte oder Magnet einsetzbar

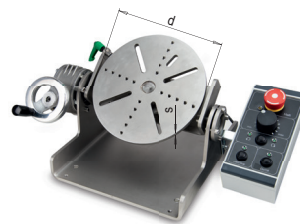

LIEFERUMFANG

- » Inklusive Spannmaterien für die Aufspannplatte

Gew.	Anschluss	max. Beladung	lk ¹⁾	d	s	l x b x h	Kippwinkel	n	Nr.	EUR
10 kg	230V/50Hz	20 kg	2 m	200	18	430x280x240	0-90°	0,5-5 min ⁻¹	HPO 2200/E	< >

1) lk: Kabellänge