



0.01


# Mitutoyo

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Optimal für Einhandbedienung
- » Bessere Messergebnisse auch bei ungeübten Anwendern
- » Ratsche an Schnelltrieb und Trommel

### LIEFERUMFANG

- » Werkzertifikat, Einstellmaß (nur 25-50 mm) und Kunststofftui

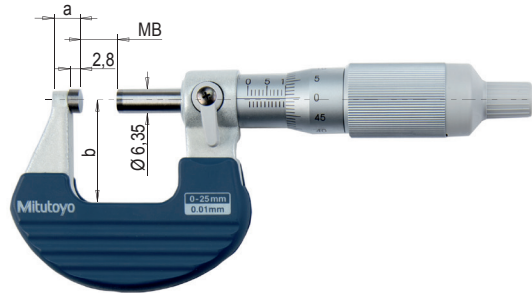

a	b	p <sup>1)</sup>	Tol.	Gew.	MB <sup>2)</sup>	Nr.	EUR
7,8	26	0,5	+/-0,002	180 g	0- 25	MBA 12002/ 0-25	< >
10,8	30	0,5	+/-0,002	270 g	25- 50	MBA 12002/25-50	< >

1) p: Spindelsteigung

2) MB: Messbereich



Erstkalibriert auf Anfrage