


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Der Allrounder für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie
- » Effizienter Werkzeugwechsel durch schlüsselloses Schnellspannsystem mit hoher Spannkraft
- » Ruhiger Lauf auch bei höchsten Drehzahlen
- » Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit geringem Gewicht
- » Integrierte Motorkühlung für längste Einschalt- und Lebensdauer
- » Beleuchteter Ein- / Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

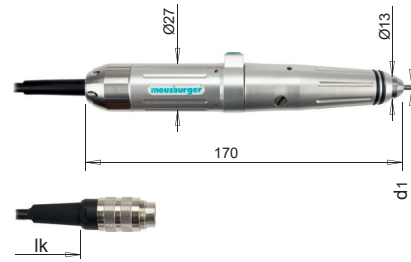

LIEFERUMFANG

- » Spannzange Ø3mm für Schnellspannfutter (GESM 20015) mit Spannstift
- » Spannzangenschlüssel (GESM 20016)
- » Motorkabel

Gew.	d1	lk ¹⁾	Leistung	n	Nr.	EUR
276 g	3	1,85 m	260 W	1.000 - 60.000 min ⁻¹	GESM 2001/260/60	< >

1) lk: Kabellänge

i Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

EIGENSCHAFTEN

GESM 2001	Wert
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment	7,8 Ncm
Rundlaufgenauigkeit	< 0.02 mm