



PRODUKTBESCHREIBUNG

» Spezialpolierstein für Edelstähle und hochlegierte Werkzeugstähle zur Erzeugung einer seidenmatten Oberfläche

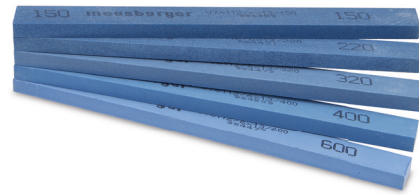


ANWENDUNG

» Geeignet für Arbeiten von Hand oder Handfeilmaschinen
 » Zusätzlich mit Polieröl arbeiten

Setinhalt	l	s	b	Korn	 Stk./VPE	Nr.	EUR
Testset: Poliersteine V 76112	150	3	13	150, 220, 320, 400	1	V 76112/Set-R	<>
	150	3	13	320, 400, 600, 800, 1000	1	V 76112/Set-F	<>
	150	6	13	150, 220, 320, 400	1	V 76112/6x13/Set-R	<>
	150	6	13	320, 400, 600, 800, 1000	1	V 76112/6x13/Set-F	<>


PRODUKTBESCHREIBUNG


» Spezialpolierstein für Edelstähle und hochlegierte Werkzeugstähle zur Erzeugung einer seidenmatten Oberfläche

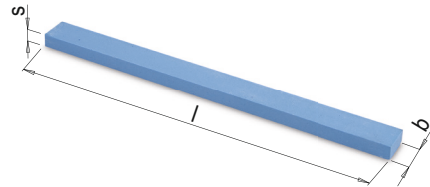

ANWENDUNG

» Geeignet für Arbeiten von Hand oder Handfeilmaschinen
 » Zusätzlich mit Polieröl arbeiten

s	b	l	Korn	 Stk./VPE	Nr.	EUR
3	6	150	150	12	V 76112/ 3x 6/ 150	<>
3	6	150	220	12	V 76112/ 3x 6/ 220	<>
3	6	150	320	12	V 76112/ 3x 6/ 320	<>
3	6	150	400	12	V 76112/ 3x 6/ 400	<>
3	6	150	600	12	V 76112/ 3x 6/ 600	<>
3	6	150	800	12	V 76112/ 3x 6/ 800	<>
3	6	150	1000	12	V 76112/ 3x 6/1000	<>
3	13	150	150	12	V 76112/ 3x13/ 150	<>
3	13	150	220	12	V 76112/ 3x13/ 220	<>
3	13	150	320	12	V 76112/ 3x13/ 320	<>
3	13	150	400	12	V 76112/ 3x13/ 400	<>
3	13	150	600	12	V 76112/ 3x13/ 600	<>
3	13	150	800	12	V 76112/ 3x13/ 800	<>
3	13	150	1000	12	V 76112/ 3x13/1000	<>
6	6	150	150	12	V 76112/ 6x 6/ 150	<>
6	6	150	220	12	V 76112/ 6x 6/ 220	<>
6	6	150	320	12	V 76112/ 6x 6/ 320	<>
6	6	150	400	12	V 76112/ 6x 6/ 400	<>
6	6	150	600	12	V 76112/ 6x 6/ 600	<>
6	6	150	800	12	V 76112/ 6x 6/ 800	<>
6	6	150	1000	12	V 76112/ 6x 6/1000	<>
6	13	150	150	12	V 76112/ 6x13/ 150	<>
6	13	150	220	12	V 76112/ 6x13/ 220	<>
6	13	150	320	12	V 76112/ 6x13/ 320	<>

s	b	l	Korn	 Stk./VPE	Nr.	EUR
6	13	150	400	12	V 76112/ 6x13/ 400	<>
6	13	150	600	12	V 76112/ 6x13/ 600	<>
6	13	150	800	12	V 76112/ 6x13/ 800	<>
6	13	150	1000	12	V 76112/ 6x13/1000	<>