


PR - RUNDPLATTEN
PR - ROUND PLATES

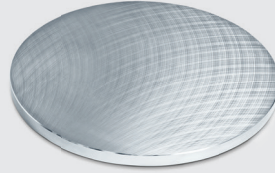

D	/ S /	1730	2085	2311	2312
PR 100	12	•	•		•
	16	•	•		•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
PR 120	12	•	•		•
	16	•	•		•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
PR 150	12	•	•		•
	16	•	•		•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
PR 200	12	•	•		•
	16	•	•		•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
PR 250	12	•	•		•
	16	•	•		•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
PR 300	16	•	•	•	•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
	50	•	•	•	•
PR 400	16	•	•	•	•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
	50	•	•	•	•
PR 500	16	•	•	•	•
	20	•	•	•	•
	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
	50	•	•	•	•
PR 600	16	•	•	•	•
	20	•	•	•	•

D	/ S /	1730	2085	2311	2312
PR 600	25	•	•	•	•
	32	•	•	•	•
	40	•	•	•	•
	50	•	•	•	•
	60	•	•	•	•
	70	•	•	•	•
PR 800	80	•	•	•	•
	100	•	•	•	•
	20	•			•
	25	•			•
	36	•		•	•
	40	•			•
PR 1000	46	•		•	•
	50	•			•
	56	•		•	•
	66	•		•	•
	76	•		•	•
	86	•		•	•
PR 1200	116	•		•	•
	36	•		•	•
	46	•		•	•
	56	•		•	•
	66	•		•	•
	76	•		•	•