


### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Grana diamantata e fondo in rame
- » Lega galvanica
- » Da attaccare a strumenti di supporto
- » Tagliabile

### UTILIZZO

- » Per strumenti di supporto tondi non più piccoli di Ø8 mm
- » Numero massimo di giri 3.000 U/min

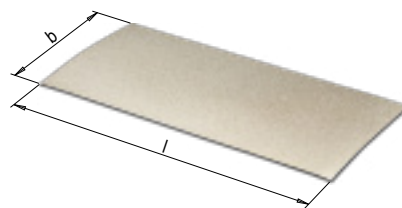

l	b	Grana	N°	EUR
100	50	120	V 75115/ 120	< >
100	50	150	V 75115/ 150	< >
100	50	200	V 75115/ 200	< >
100	50	300	V 75115/ 300	< >
100	50	400	V 75115/ 400	< >
100	50	600	V 75115/ 600	< >
100	50	800	V 75115/ 800	< >
100	50	1200	V 75115/1200	< >
100	50	1800	V 75115/1800	< >