


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Komplettsystem für die Kühlmittelversorgung von Schleifmaschinen, Bandsägen, Standbohrmaschinen, und ähnlichen Maschinen
- » Robuste IP 54 Eintauchpumpe ermöglicht den industriellen Dauerbetrieb
- » Einstellbare Durchflussmenge mittels im Lieferumfang enthaltenen Kugelhahn
- » Passend zu GMT 6000

LIEFERUMFANG

- » Zu- und Ablaufschlauch Ø16/12mm inkl. Schlauchklemmen
- » Anschlusskabel 2m mit 6-Pol Standard-Stecker
- » 90° Fitting 1/4" mit Kugelhahn

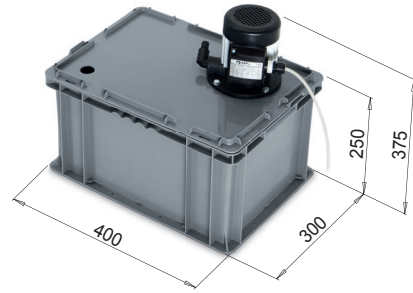

Betriebsspannung	Anschlussgewinde	Fördermenge max.	Förderhöhe max.	Füllmenge max.	Nr.	#CU#
230 V	3/8"	30 l/min	4 m	20 l	GMT 60004/20	XX,YY

i Nur in Europa erhältlich