


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher V 36200
- » Schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben (z.B. Wendeplattenwerkzeuge)

MATERIAL

- » Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt

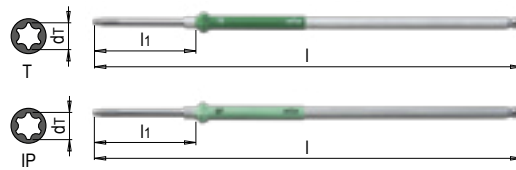

l	dT	l1	Ausführung ¹⁾	Nr.	EUR
175	1,70	42	T 6	V 31200/42/T 6	< >
175	1,99	42	T 7	V 31200/42/T 7	< >
175	2,31	42	T 8	V 31200/42/T 8	< >
175	2,50	42	T 9	V 31200/42/T 9	< >
175	2,74	42	T10	V 31200/42/T10	< >
175	3,27	42	T15	V 31200/42/T15	< >
175	3,86	42	T20	V 31200/42/T20	< >
175	1,70	42	6 IP	V 31200/42/ 6IP	< >
175	1,99	42	7 IP	V 31200/42/ 7IP	< >
175	2,31	42	8 IP	V 31200/42/ 8IP	< >
175	2,50	42	9 IP	V 31200/42/ 9IP	< >
175	2,74	42	10 IP	V 31200/42/10IP	< >
175	3,27	42	15 IP	V 31200/42/15IP	< >
175	3,86	42	20 IP	V 31200/42/20IP	< >

1) Ausführung: T = Torx®; IP = Torx Plus®