


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Speziell für die Montage der  
Anschnittbaugruppen geeignet
- » Schlüsselweiten mit engen Toleranzen
- » Dünnwandig, für das Arbeiten auch bei  
engsten Platzverhältnissen
- » 12-kant mit Anti-Slip-Drive-Profil



DIN 3124

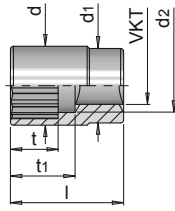

### MATERIAL

- » Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher  
nickelverchromt

d	d1	d2	l	t	t1	VKT <sup>1)</sup>	SW	Nr.	EUR
14,3	14,3	9	23	8	14,9	6,3 mm / 1/4"	10	V 34412/1/4/10	<>
16,5	16,5	11	23	9,5	14,3	6,3 mm / 1/4"	12	V 34412/1/4/12	<>
26,2	25	18	38	16	21	12,5 mm / 1/2"	19	V 34412/1/2/19	<>
32	26	21	42	18,5	24,9	12,5 mm / 1/2"	24	V 34412/1/2/24	<>

1) VKT: Vierkantantrieb