


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Extrem drehmomentstarker, drehzahlreduzierter Motor, perfekt für größte Schleifarbeiten und große Werkzeuge
- » Höchste Spannkraft durch einfaches Schlüsselspannsystem für Schaftdurchmesser  $\varnothing 6\text{mm}$
- » Ruhiger Lauf und höchste Stabilität
- » Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit eingebautem Frontlüfter gegen Schmutz und Staub
- » Integrierte Motorkühlung für längste Einschalt- und Lebensdauer
- » Beleuchteter Ein- / Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

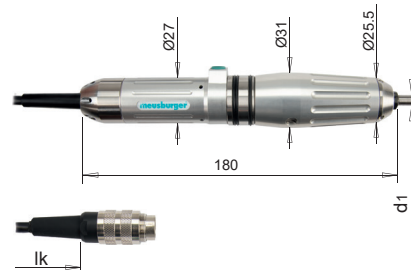

### LIEFERUMFANG

- » Spannzange (GESM 20125) mit Spannstift
- » Spannzangenhaltewerkzeug (GESM 20126) und Doppelgabelschlüssel (GESM 20127)
- » Motorkabel

Gew.	lk <sup>1)</sup>	Leistung	n	d1	Nr.	EUR
416 g	1,85 m	260 W	1.000 - 30.000 min <sup>-1</sup>	6	GESM 2011/260/30/ 6	< >

1) lk: Kabellänge

**i** Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage

### EIGENSCHAFTEN

GESM 2011	Wert
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment	11,6 Ncm
Rundlaufgenauigkeit	< 0,02 mm